
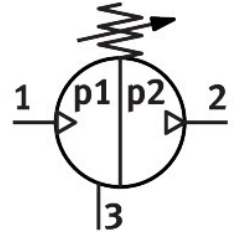


Druckbooster DPA-40-10

Teilenummer: 537273

FESTO

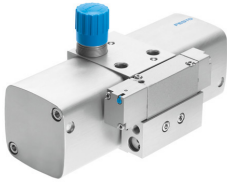

Datenblatt

Merkmal	Wert
Kolben-Ø	40 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer
Druckanzeige	G1/8 vorbereitet
Ausgangsdruck 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Betriebsdruck	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Druckregelbereich	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Eingangsdruck 1	2.5 bar...8 bar 0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
Hinweis zum Druckregelbereich	Bei maximal gespannter Reglerfeder kann der maximale Ausgangsdruck um 40 % überschritten werden.
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht	1500 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform