


Anschlussplatte VMPA2-IC-AP-1

Teilenummer: 537981

FESTO

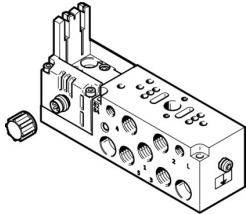

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	30.5 mm
Länge	107.3 mm
Rastermaß	21 mm
Betriebsdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	233 g
Elektrischer Anschluss	M8 Stecker
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss