


# Anschlussplatte VMPA2-FB-AP-2-1-T0

Teilenummer: 538677

**FESTO**

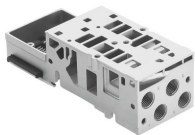

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Breite                             | 43 mm                                  |
| Länge                              | 107.3 mm                               |
| Rastermaß                          | 21 mm                                  |
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 2                                      |
| Betriebsdruck                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Steuerdruck                        | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung      |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C                          |
| Produktgewicht                     | 185 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 4          | G1/8                                   |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                           |
| Werkstoff Anschlussplatte          | Aluminium-Druckguss                    |