


Filter-Schalldämpfer LFU-3/8

Teilenummer: 539133

FESTO

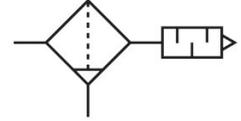

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	G3/8
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	1 µm
Kondensatablass	manuell drehend
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Durchfluss gegen Atmosphäre	4700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Geräuschminderung	Reduzierung um 40 dB
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	190 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Gehäuse	PP