 



Druckregelventil-Batterie

LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

Teilenummer: 540042

FESTO

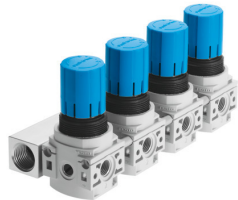

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Baureihe	DB
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	auf P-Leiste direktgesteuertes Kolbenregelventil
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten
Betriebsdruck	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Druckregelbereich	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Max. Druckhysterese	0.5 bar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-5 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	1000 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff Verschlusschraube	Stahl verzinkt
Werkstoff Abstandsbolzen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtring	PVC
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt