


Reglerplatte VABF-S4-1-R4C2-C-6

Teilenummer: 540164

FESTO

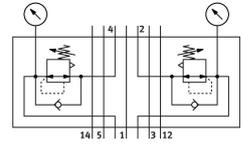

Datenblatt

Merkm	Wert
Baubreite	26 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Betriebsdruck	0.6 MPa 6 bar
Druckregelbereich	0.02 MPa...0.6 MPa 0.2 bar...6 bar 2.9 psi...87 psi
Eingangsdruck 1	0.5 bar...10 bar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	692 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss