


Busanschaltung SPC200-COM-DN2

Teilenummer: 540305

FESTO

erlaubt die Ansteuerung über den Feldbus DeviceNet mit den Protokollvarianten DeviceNet IO oder DeviceNet Profil.

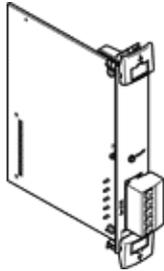

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzahl der Ausgänge bei Satzselektion	2 byte
Anzahl der Ausgänge bei Start/Stop	2 ... 8 byte
Anzahl der Eingänge bei Satzselektion	4 byte
Anzahl der Eingänge bei Start/Stop	2 ... 8 byte
unterstützte Betriebsarten	Start/Stop Satzselektion
Funktionsmerkmale	Lesen und Schreiben von Ein-/Ausgängen Lesen und Schreiben aller Programmregister Lesen der Ist-Positionen Digitale Sollwertvorgabe
Gerätezusammenstellung	DeviceNet Anschaltung
Konfigurations-Unterstützung	EDS-Datei
Gerätespezifische Diagnose	über Statusbyte über WinPISA
Spannungsversorgung Feldbus DC	11 ... 30 V
Typische Stromaufnahme Einschub	50 mA
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	80 g
Addressierungsbereich der Feldbusschnittstelle	0 ... 63 °C
Ausführung Feldbusschnittstelle	Protokollvarianten: Device Net IO und Device Net Profil galvanische Trennung Layer 1 nach ISO/DIS 11898 Standard highspeed bis 1 Mbit Layer 2 nach CAN Spezifikation V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Elektrischer Anschluss Feldbusschnittstelle	Klemmleiste 5-polig Open style:
LED-Anzeige produktspezifisch	Modul- und Netzwerkstatusanzeige
Einbauplatz	ab 3 aufwärts
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten