
 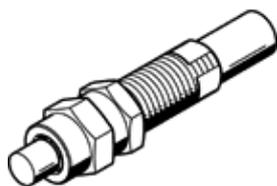


Stoßdämpfer YSRW-DGC-40/50

Teilenummer: 540353

FESTO

für Linearantrieb DGC und DGCI.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40 50
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl