


Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R114

Teilenummer: 540515

FESTO

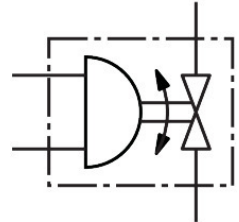

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	elektrisch pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	CNOMO mit Innengewinde
Anschluss Armatur	Rp1 1/4
Schaltstellungsanzeige	Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	32
Betriebsdruck Antrieb	1 bar...8.4 bar
Nenndruck Armatur PN	40
Mediumtemperatur	-20 °C...150 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Produktgewicht	3200 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung