

# Flächenportal DHSF-DGE40RF-DGE40RF


Teilenummer: 543026

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Rollenführung und Führungsschse, exaktes und hochdynamisches Positionieren.

Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

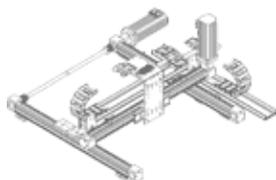

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Flächenportal 4.0-5.0
Nutzlast	0 ... 30 kg
Antrieb Y-Achse	DGE-40-ZR-RF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm
Antrieb X-Achse	DGE-40-ZR-RF
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,1 mm