


Raumportal DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

Teilenummer: 543034

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Rollenführung, vertikal kompakter Mini-Schlitten, exaktes und hochdynamisches Positionieren. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

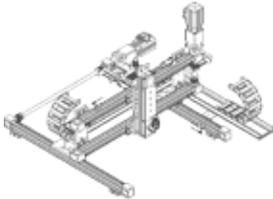

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Raumportal 2.0
Nutzlast	0 ... 4 kg
Antrieb Z-Achse	SLT-20
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-25-ZR-RF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung 2x
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm
Antrieb X-Achse	DGE-25-ZR-RF
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,1 mm