


# Axialbausatz EAMM-A-D60-87A

Teilenummer: 543162

FESTO

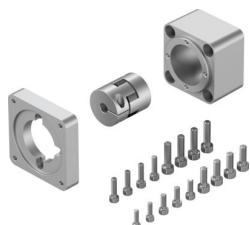

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert           |
|-----------------------------|----------------|
| Nennlänge                   | 64.7 mm        |
| Einbaulage                  | beliebig       |
| Max. Drehzahl               | 6000 1/min     |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %       |
| Schutzart                   | IP40           |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment       | 34.8 kgmm²     |
| Übertragbares Drehmoment    | 17 Nm          |
| Produktgewicht              | 890 g          |
| Schnittstellencode Aktuator | D60<br>D60C    |
| Schnittstellencode Motor In | 87A            |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform   |