
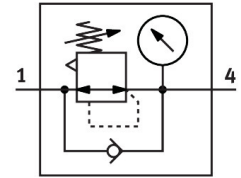


Reglerplatte VMPA2-B8-R7C2-C-10

Teilenummer: 543348

FESTO

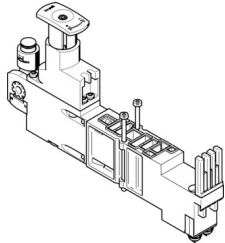

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	21 mm
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 4 reversibel
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0.5 bar...8.5 bar
Eingangsdruck 1	0.5 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment	0.65 Nm
Produktgewicht	180 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Reglergehäuse	PA