


# Manometer PAGN-26-16-P10

Teilenummer: 543487

**FESTO**

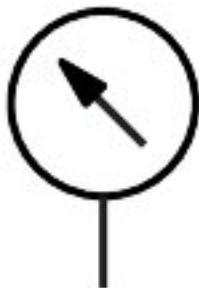

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Nenngröße Manometer	26
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43 NEMA 4
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	Cartridge 10 mm
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Sichtscheibe	PS

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	15 g
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)