


Vakuumsaugventil ISV-M10

Teilenummer: 545998

FESTO

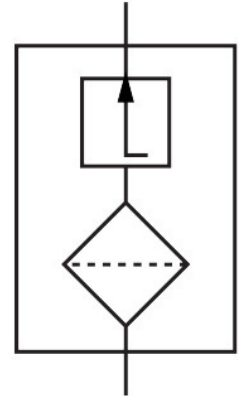

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M10
Abwurfimpulstauglichkeit	0.8 MPa 8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	18 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M10
Pneumatischer Anschluss 2	M10
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Filter	Sinterbronze
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwimmer	POM