


Grundventil LF-D-MIDI-A-U

Teilenummer: 546423

FESTO

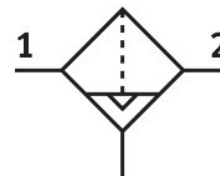

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Midi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Kondensatabscheidegrad	75 %
Betriebsdruck	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	424 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	14 °F...140 °F
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	41 °F...140 °F
Umgebungstemperatur	41 °F...140 °F
Porengröße	40 µm
Produktgewicht	24.5 oz
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Haltewinkel wahlweise:
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC