


# Grundventil LOE-D-MINI-U

Teilenummer: 546431

FESTO

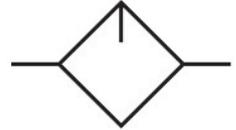

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	1.52 fl oz (US)
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	204 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	14 °F...140 °F
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	14 °F...140 °F
Umgebungstemperatur	14 °F...140 °F
Produktgewicht	9.45 oz
Befestigungsart	mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform