


Grundventil LR-D-MAXI

Teilenummer: 546436

FESTO

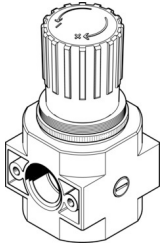

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Konstruktiver Aufbau	vorgesteuertes Kolbenregelventil
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige	G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Druckregelbereich	0.5 bar...12 bar
Max. Druckhysterese	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	11500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	Fronttafeleinbau Leitungseinbau mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform