


Grundventil LF-D-5M-MIDI-U

Teilenummer: 546459

FESTO

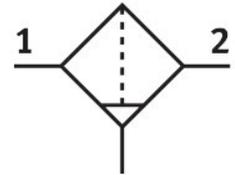

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Midi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Kondensatabscheidegrad	75 %
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	251 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	14 °F...140 °F
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	14 °F...140 °F
Umgebungstemperatur	14 °F...140 °F
Porengröße	5 µm
Produktgewicht	24.5 oz
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	PE
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC