


Grundventil LOE-D-MAXI-U

Teilenummer: 546517

FESTO

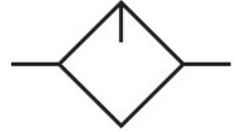

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	6.42 fl oz (US)
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion	1.57 cfm
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1320 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	14 °F...140 °F
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	14 °F...140 °F
Umgebungstemperatur	14 °F...140 °F
Produktgewicht	42 oz
Befestigungsart	mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schale	PC