


Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-14-H

Teilenummer: 547699

FESTO

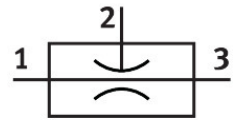

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	1.4 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hoher Unterdruck
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Betriebsdruck für max. Vakuum	3.5 bar
Max. Vakuum	92 %
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	48.8 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	0.48 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	3.75 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung