


Stoßdämpfer DYSW-7-10-Y1F

Teilenummer: 548072

FESTO

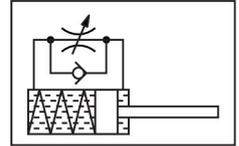

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	7
Hub	10 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	1 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	10 mm
Max. Anschlagkraft	300 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	2.5 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	15000 J
Max. Restenergie	0.01 J
Rückstellkraft	1.2 N
Min. Einschubkraft	10 N
Produktgewicht	21 g
Massebereich	5 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl