


Stoßdämpfer DYSW-10-17-Y1F

Teilenummer: 548074

FESTO

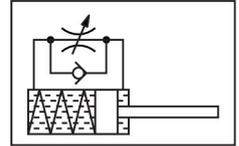

Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	10
Hub	17 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	1 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	17 mm
Max. Anschlagkraft	700 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	8 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	30000 J
Max. Restenergie	0.03 J
Rückstellkraft	3.5 N
Min. Einschubkraft	25 N
Produktgewicht	67 g
Massebereich	20 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl