


Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP2

Teilenummer: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.

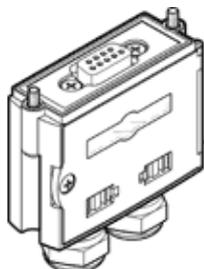

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	20 mm
Höhe	62 mm
Länge	61 mm
Zulässiger Kabeldurchmesser	5 ... 10 mm
Betriebsspannungsbereich DC	21,6 ... 26,4 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	1 A
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	60 g
Anschlussquerschnitt	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Elektrischer Anschluss	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoffinformation Schrauben	Stahl