


# Elektrik-Anschaltung VABE-S6-1LF-C-A4-E

Teilenummer: 549042

FESTO

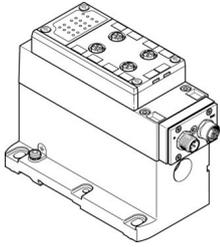

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Feldbus-Schnittstelle	Dose, M12x1, 4-polig Stecker, M12x1, 4-polig
Maximale Anzahl Ventilsolenoiden	4
Anzahl Slaves pro Gerät	1
Maximale Anzahl Ausgänge	4
Maximale Anzahl Eingänge	4
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	850 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Elektrischer Anschluss	über CPX
Adressierungsbereich	1 ... 31 (0) Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle	Optokoppler
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR PUR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss PA