


# Druckbooster DPA-40-D

Teilenummer: 549396

FESTO

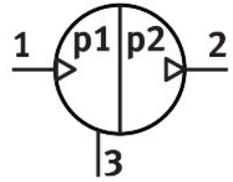

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Kolben-Ø	40 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer
Druckanzeige	G1/8 vorbereitet
Ausgangsdruck 2	0.5 MPa...1.6 MPa 5 bar...16 bar 72.5 psi...232 psi
Betriebsdruck	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Druckregelbereich	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Eingangsdruck 1	2.5 bar...8 bar 0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht	1500 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform