


Axialbausatz EAMM-A-E48-40G

Teilenummer: 550968

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

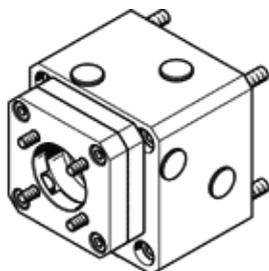

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	8,8 Nm
Produktgewicht	550 g
Schnittstellencode Aktuator	E48A
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoffhinweis	RoHS konform