


# Kupplung KSE-40-66-D08-D11

Teilenummer: 550997

FESTO

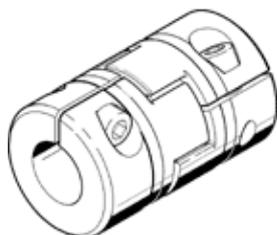

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	11 mm
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.500 1/min
Massenträgheitsmoment	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	139 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform