


# Kupplung EAMC-65-90-25-40

Teilenummer: 551001

FESTO

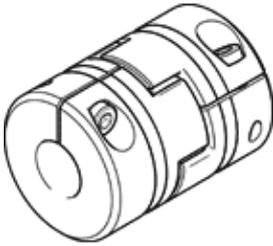

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	25 mm
Aufnahmedurchmesser 2	40 mm
Baugröße	65
Nennlänge	90 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	417 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	62 Nm
Produktgewicht	535 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform