


# Getriebe EMGA-160-P-G3-SAS-140

Teilenummer: 552200

FESTO

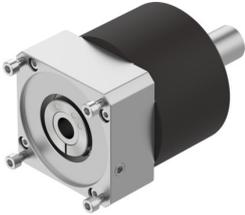

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Flanschgröße Getriebe	160 mm
Flanschgröße Motor	140 mm
Verdrehspiel	0.1 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	6500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	400 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	12.14 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	640 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	38 Nm/arcmin
Produktgewicht	18000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	160G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	140A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform