


Druckregelventil LR-1/8-F

Teilenummer: 552420

FESTO

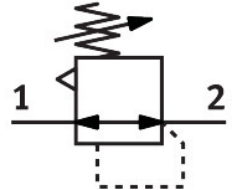

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Membranregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Vordruckkompensation mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige	G1/8 vorbereitet
Druckregelbereich	0.5 bar...12 bar
Eingangsdruck 1	1 bar...20 bar
Max. Druckhysterese	0.2 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	420 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...80 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...80 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Produktgewicht	120 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kupfer-Legierung