


# Busanschaltung CECX-B-CO

Teilenummer: 553980

FESTO

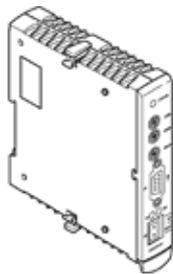

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Betriebsspannung	19,2 - 30 VDC
Ausgangsspannung / -leistung	max. Ausgangsleistung 24 V: 45 W max. Ausgangsleistung 5 V: 8,5 W
Leistungsaufnahme 24 V	6,5 W
Umgebungstemperatur	5 ... 55 °C
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Produktgewicht	121 g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schwingungen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schock	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (Halbsinus)
Elektrische Anschluss technik E/A	Buchsenleiste, Raster 5,08 mm
Statusanzeigen	LED (Status) LED gelb = transmit LED grün = receive
Feldbus Schnittstelle	CAN-Bus
Feldbus-Schnittstelle, Anschluss technik	Stecker Sub-D 9-polig
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s über Drehschalter einstellbar
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung	nein