
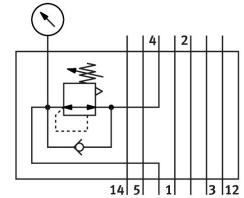


Reglerplatte VABF-S1-2-R3C2-C-10

Teilenummer: 555762

FESTO

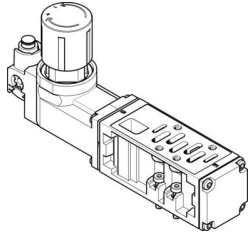

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	54 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 4
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Eingangsdruck 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	1230 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss