


Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S2-2-P1A3-N12

Teilenummer: 555787

FESTO

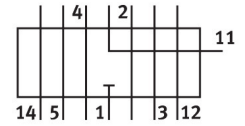

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	54 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Eingangsdruck 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	2800 l/min
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	605 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1	1/2 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss