
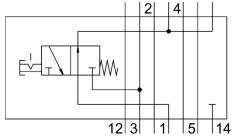


# Vertikal-Drucksperrplatte VABF-S1-2-L1D1-C

FESTO

Teilenummer: 555790

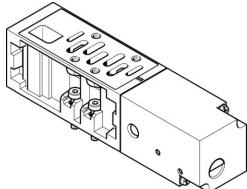

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	54 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Eingangsdruck 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1950 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	O - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	1030 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss