


# Motorleitung NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Teilenummer: 556794

FESTO

zur Verbindung von Motor und Controller.

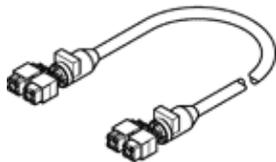

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	in montiertem Zustand IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 90 °C
Umgebungstemperatur	-50 ... 90 °C
Min. Kabel-Biegeradius	60 mm
Kabelaufbau	geschirmt 6 x 1 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	8 mm
Kabellänge	2,5 m
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)