


Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-28-M1

Teilenummer: 557677

FESTO

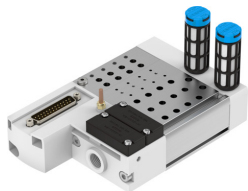

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	12 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	28
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.6 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	1704 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung