


Axialbausatz
EAMM-A-K62-100A
Teilenummer: 557991

FESTO

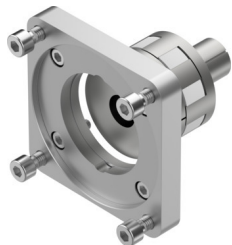

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	780 g
Schnittstellencode Aktuator	K62
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform