


Motorflansch EAMF-A-L27-40G

Teilenummer: 558015

FESTO

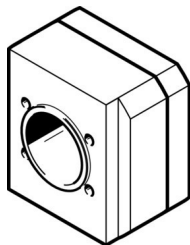

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	165 g
Schnittstellencode Aktuator	L27
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform