


# Axialbausatz EAMM-A-S62-100A

Teilenummer: 558167

☆ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

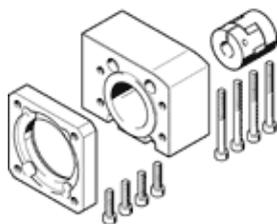

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	2.050 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform