


# Parallelbausatz EAMM-U-A22-55A

Teilenummer: 559786

FESTO

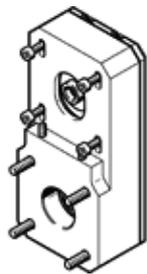

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	22
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	9,63 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,1 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	410 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform