


Axialbausatz EAMM-A-A19-40A

Teilenummer: 559798

FESTO

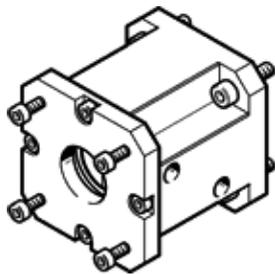

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	19
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	1,06 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	2,3 Nm
Produktgewicht	240 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform