


Kupplungsgehäuse EAMK-A-D32-35A-40A

Teilenummer: 560280

FESTO

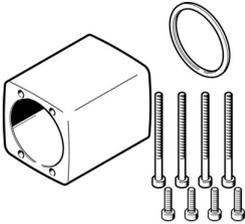

Datenblatt

Merkm	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	115 g
Schnittstellencode Aktuator	D32C
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	40A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform