


# Axialbausatz EAMM-A-D32-35A-40A

FESTO

Teilenummer: 560281

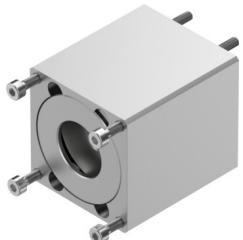

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	46 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	220 g
Schnittstellencode Aktuator	D32C
Schnittstellencode Motor In	35A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform