
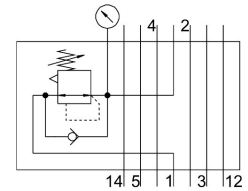


# Reglerplatte VABF-S4-2-R1C2-C-10E

Teilenummer: 560756

**FESTO**

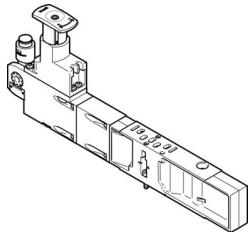

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Baubreite                                  | 18 mm                                                             |
| Basierend auf Norm                         | ISO 15407-2                                                       |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                          |
| Reglerfunktion                             | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung                  |
| Zuwahl Manometer                           | möglich                                                           |
| Betriebsdruck                              | 1 MPa<br>10 bar                                                   |
| Druckregelbereich                          | 0.05 MPa...0.85 MPa<br>0.5 bar...8.5 bar<br>7.25 psi...123.25 psi |
| Eingangsdruck 1                            | 0.5 bar...10 bar                                                  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                                |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel               |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)        |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                                 |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Schutzart                                  | IP65<br>NEMA 4                                                    |
| Steuermedium                               | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Umgebungstemperatur                        | -5 °C...50 °C                                                     |
| Produktgewicht                             | 393 g                                                             |
| Befestigungsart Höhenverkettung            | auf Verkettungsplatte<br>auf Einzelanschlussplatte                |
| Anschluss Manometer                        | mit Halteklammer                                                  |
| Werkstoff Bedienteil                       | PA                                                                |
| Werkstoff Reglergehäuse                    | Aluminium-Druckguss                                               |