 



Endplatte VMPAL-EPL-SD44

Teilenummer: 560939

FESTO

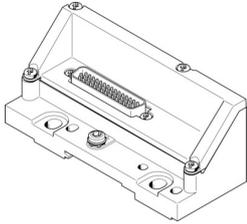

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Länge | 107.3 mm |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 32 |
| Ventilinselaufbau | Ventilgrößen mischbar |
| Maximale Anzahl Ventilsolen | 32 |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Steuerdruck | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP67 |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustand mit Zubehör VMPAL-KM |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 190 g |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Multipol |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | Sub-D |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 44 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Endplatte | Aluminium-Druckguss PA-verstärkt |