


Endplatte VMPAL-EPR-SP

Teilenummer: 560947

FESTO

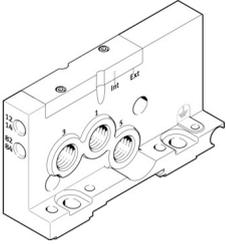

Datenblatt

Merkm	Wert
Breite	28.8 mm
Länge	107.3 mm
Integrierte Funktion	Codierdeckel zum Festlegen der Steuerluftversorgung (intern oder extern)
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	180 g
Anschluss Steuerluft 12/14	M7
Anschluss Steuerabluft 82/84	M7
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Endplatte	Aluminium-Druckguss PA-verstärkt