
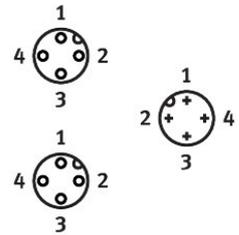


T-Steckverbindung NEDU-M12D4-M12T4-IS

Teilenummer: 562248

FESTO

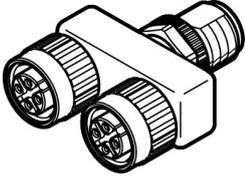

Datenblatt

Merkmale	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Anschlusshäufigkeit	100
Befestigungsart	einschraubbar
Produktgewicht	25.5 g
Elektrischer Anschluss	4-polig / 4-polig / 4-polig A-Codiert / A-Codiert / A-Codiert Dose / Dose / Stecker M12x1 / M12x1 / M12x1
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)-verstärkt Zink-Druckguss
Werkstoff Überwurfmutter	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet