


Axialbausatz
EAMM-A-P5-28B-42A
Teilenummer: 562640

FESTO

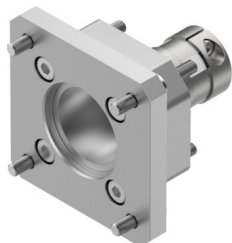

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	16.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	60 g
Schnittstellencode Aktuator	P5-28B
Schnittstellencode Motor In	42A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform