


Motorflansch EAMF-A-38A-40A

Teilenummer: 562667

FESTO

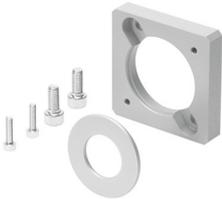

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	47 g
Schnittstellencode Motor In	40A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38A.2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform